


**Garant**

**Držiak doštičiek Vario plus eco konkávny pre čelné zapichovanie, pravé,  
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 26/41 mm**

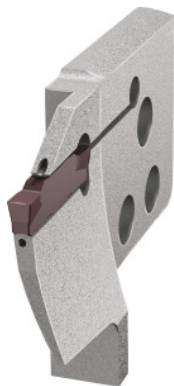

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274522 26/41
GTIN	4067263950998
Trieda položky	21U

## Popis

**Prevedenie:**

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

**Vhodné pre:**

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

**Pozor!:**

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

**Upozornenie:**

$D_1$  = minimálny Ø pre 1. zápich/ $D_2$  = maximálny Ø pre 1. zápich.

## Technický opis

maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	22 mm
maximálny 1. Ø zápichu $D_2$	41 mm
vhodná otočná rezná platnička	Č. 273656 – 273749
Séria	Eco

## Technický list

minimálny 1. Ø zápichu $D_1$	26 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Šírka zápichu $w$	4 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek