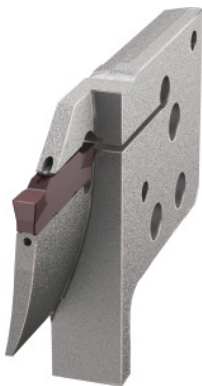


Garant**Držiak doštičiek Vario plus eco konkávny pre čelné zapichovanie, ľavé,
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 150/250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274523 150/250
GTIN	4067263962434
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	Č. 273656 – 273749
maximálny 1. Ø zápichu D_2	250 mm
minimálny 1. Ø zápichu D_1	150 mm
Séria	Eco

Technický list

maximálna hĺbka rezu t_{max}	28 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Šírka zápichu w	4 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek