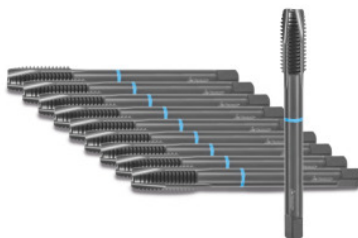


**Garant****Strojný závitník Tvar B, vaporizovaný, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2150 M8
GTIN	4067263086055
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****Ako č. 132150.**

Mimoriadne stabilný tvar.

**Vodiaca časť s mazacími drážkami**, ale bez trieskových drážok. **Nábeh tvar B so silným lámačom triesok.****Výhoda:****Optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie** pri spätnom chode.**Technický opis**

Celková dĺžka L	90 mm
Počet rezných hrán Z	3
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Druh závit	M
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	8 mm
Veľkosť závit	M8

Norma	DIN 371
Ø stopky $D_s$	8 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm
Rezný materiál	HSS E
Obsah	10
Hĺbka závitú	24 mm
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		

mokrý maximum

podmienene vhodný

---

## Príslušenstvo

Strojný závitníkTvar B M M8

132150 M8