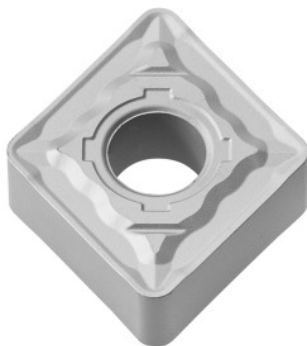


HOLEX**Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG, HBT020, Veľkosť / počet kusov:
160608/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2534 160608/30
GTIN	4067263092773
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 220 mm/min
Obsah	250220 HBT020
Hĺbka rezu a_p	0,55 - 5,5 mm
Počet kusov	30
Typ	HBT020
Lamač triesok	PR
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

CNMG 160608 Typ HBT020

250220 HBT020