




## Axiálny upichovací držiak TANG-GRIP TNFFA-IQ spevnené, pravé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 54-65mm

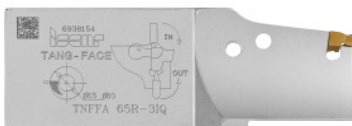

### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274202 54-65
GTIN	7291075310801
Trieda položky	26D

### Popis

#### Použitie:

Na axiálne upichovanie.

#### Vhodné pre:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

#### Pozor!:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

### Technický opis

Séria	TANGRIP
Celková dĺžka L	90 mm
Hĺbka vpichu $t_{max}$	26 mm
Šírka zápichu w	3 mm
WB_2	18,5 mm
WF	9,5 mm
pre výšku stopky $h_s$	32 mm
Funkčná výška $h_1$	24,8 mm
Označenie výrobcu	TNFFA 54R-3IQ
Druh použitia	pravé

Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak