




## Axiálny oddeľovací nástrojový držiak TANGGRIP TNFFA-IQ spevnené, ľavé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 80-110mm

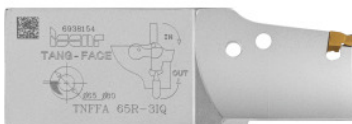

### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274203 80-110
GTIN	7291075311143
Trieda položky	26D

### Popis

#### Použitie:

Na axiálne upichovanie.

#### Vhodné pre:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

#### Pozor!:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

### Technický opis

Celková dĺžka L	90 mm
Hĺbka vpichu $t_{max}$	30 mm
Šírka zápichu w	6 mm
Séria	TANG-GRIP
WB_2	18 mm
WF	10,2 mm
Funkčná výška $h_1$	24,8 mm
pre výšku stopky $h_5$	32 mm
Označenie výrobcu	TNFFA 80L-6IQ
Dĺžka výčnelku	27 mm

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak