


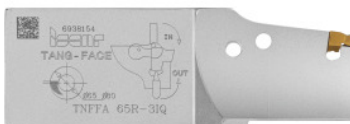

Axiálny oddeľovací nástrojový držiak TANGGRIP TNFFA-IQ spevnené, ľavé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 100-180mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274203 100-180
GTIN	7291075311082
Trieda položky	26D

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

Šírka zápichu w	5 mm
Séria	TANG-GRIP
Hĺbka vpichu t_{max}	35 mm
Celková dĺžka L	90 mm
WF	9,7 mm
WB_2	18 mm
Funkčná výška h_1	24,8 mm
pre výšku stopky h_5	32 mm
Označenie výrobcu	TNFFA 100L-5IQ
Dĺžka výčnelku	35 mm

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak