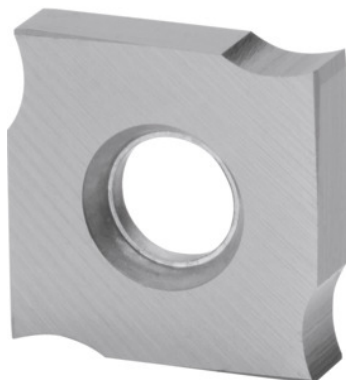


Garant**SNHX 1205 neutrálna, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218611 ALU
GTIN	4045197532138
Trieda položky	21A

Popis**Upozornenie:**Normované hodnoty pre a_e max.**Technický opis**

Posuv f_z na zub	0,1 mm
Typ	HLINÍK
Šírka úkosu	0,3 mm
Typ	HU7710
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNHX 1205
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	5,4 mm
Šírka štrbiny a_p	10; 14 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie