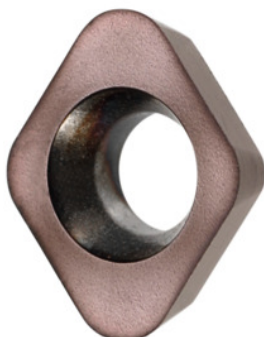


Garant**XDHW 10T310, HB7720, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211902 ST1400
GTIN	4045197479662
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Technický opis

Typ	ST1400
Posuv f_z	0,2 mm
Uhlový Polomer	1 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDHW 10T310
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	270	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	130	H
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný	100	H
GG(G)	vhodný	220	K
CuZn	podmienene vhodný	500	N
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		