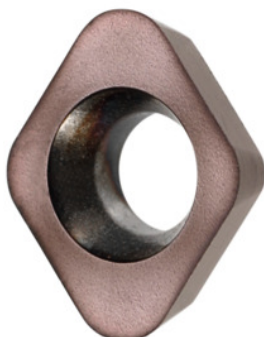


**Garant****XDHW 060210, HB7720, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211892 ST1400
GTIN	4045197479631
Trieda položky	21A

## Popis

**Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,5$  mm.

## Technický opis

Typ	ST1400
Posuv $f_z$	0,15 mm
Uhlový Polomer	1 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDHW 060210
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	270	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	130	H
Oceľ < 60 HRC	podmienenene vhodný	100	H
GG(G)	vhodný	220	K
CuZn	podmienenene vhodný	500	N
mokrú maximum	podmienenene vhodný		
suché	vhodný		