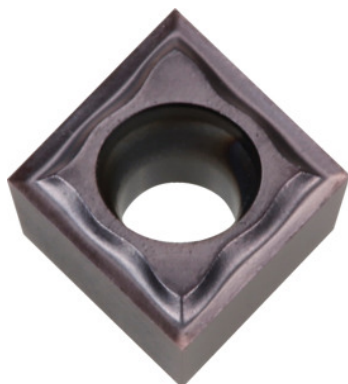


**CCGT 060201, Typ: SP4019****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260071 SP4019 |
| GTIN | |
| Trieda položky | 28D |

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Hlavné použitie | UNI |
| Hĺbka rezu a_p | 0,15 - 3 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 30 - 440 m/min |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Uhlový Polomer | 0,1 mm |
| Lamač triesok | 62 |
| Posuv f | 0,05 - 0,3 mm/ot, |
| Typ | SP4019 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCGT 060201 |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie