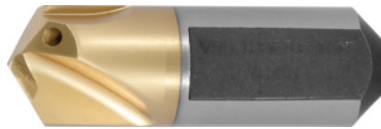


 KOMET**HSS strediaci hrot KOMET KUB® V464, TiN, Typ: 115****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236661 115
GTIN	4047109025929
Trieda položky	24M

Technický opis

vhodné pre vrtáciu korunku	115 – 155 mm
Ø d ₂	20 mm
Typ	TiN
Zhoda	Oceľ
Zhoda	Hliník
Druh produktu	Obrábacia vložka pre strediace vrtanie a navrtanie