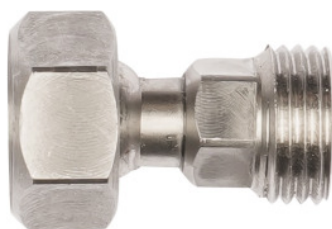


ARIANA**Kovový hadicový systém 1/2 palca, Typ: B21,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	084411 B21,5
GTIN	4037728070035
Trieda položky	08J

Popis**Prevedenie:**

Flexibilný hadicový systém s chladiacim prostriedkom pre presný prenos chladiaceho maziva a vzduchu. Vďaka výrobe **kvalitnej nehrdzavejúcej ocele** je hadicový systém vhodný aj na použitie v oblastiach a priemyselných odvetviach s vysokými požiadavkami na odolnosť proti korózii a hygienu. Najkomplexnejší systém na trhu s celkovo 4 systémovými veľkosťami. Kompatibilný so všetkými bežnými nosnými systémami náradia. **Kovové spojovacie hadice sú tiež vopred uzamknuté, t. j. hadica chladiacej kvapaliny drží svoju polohu, aj keď nie je priskrutkovaná.** Vďaka konštrukcii z nehrdzavejúcej ocele dosahujú komponenty oveľa dlhšiu životnosť a môžu sa používať **aj pri vysokom tlaku až do 50 barov.** Základný prvok s dĺžkou 21,5 mm pre systém veľkosti 0

Upozornenie:

Sk. SET-1 až SET-4 sú vopred zmontované kompletne vedenia na priame pripojenie. Všetky systémové veľkosti (0 – 3) so všetkými súvisiacimi jednotlivými komponentmi, ako napr. konektory, adaptéry alebo dýzy, sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Druh produktu	Chladiaci systém
---------------	------------------

