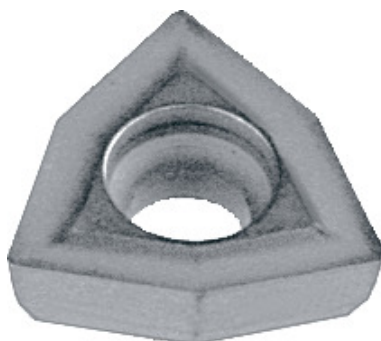


 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK7710, Typ označenia W29: 18-110****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236980 18-110
GTIN	4047109085688
Trieda položky	24T

Popis**Vhodné pre:**

Č. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Upozornenie:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

Technický opis

Označenie	18-110
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,13 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 040304
Typ	BK7710
Typ	Alu; CuZn
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	600	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
CuZn	vhodný	300	N
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný	150	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		