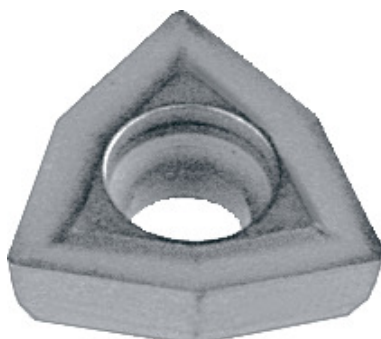


 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK7710, Typ označenia W29:  
24-110****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236980 24-110
GTIN	4047109085695
Trieda položky	24T

**Popis****Vhodné pre:**

Č. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Upozornenie:****Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.****Technický opis**

Označenie	24-110
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304
Typ	BK7710
Typ	Alu; CuZn
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	600	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
CuZn	vhodný	300	N
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný	150	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		