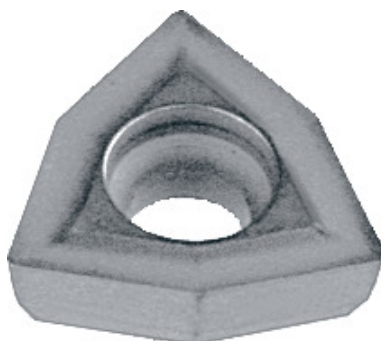


 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK7710, Typ označenia W29:
50-110****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236980 50-110
GTIN	4047109085725
Trieda položky	24T

Popis**Vhodné pre:**

č. 236685; 236686

Upozornenie:**Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.****Technický opis**

Označenie	50-110
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,2 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 100504
Typ	BK7710
Typ	Alu; CuZn
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	600	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
CuZn	vhodný	300	N
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný	150	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		