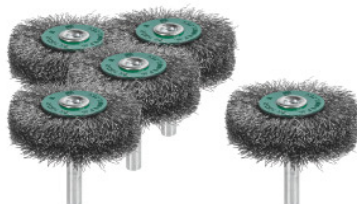


**HOLEX****Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,20 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 60X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5742 60X15
GTIN	4067263136316
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stopka Ø 6 mm.**

Zodpovedá č. 574253.

**Použitie:**

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

**Technický opis**

Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	17 mm
Šírka orezania L <sub>1</sub>	15 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
maximálne otáčky	15000 min <sup>-1</sup>
Ø kefy D <sub>1</sub>	60 mm
Hrúbka štetín	0,2 mm
Upchávkový materiál	Drôt INOX

Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa

---

## Príslušenstvo

Okrúhla kefa so stopkouDrôt INOX 0,20 mm Ø kefy D1×šírka osadenia L1 60X15	574253 60X15
---	--------------