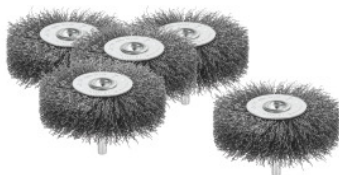


**HOLEX****Okrúhla kefa so stopkou Ocelový drôt 0,30 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 80X18mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5740 80X18
GTIN	4067263136392
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stopka Ø 6 mm.**

Zodpovedá č. 574050.

**Použitie:**

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

**Technický opis**

maximálne otáčky	15000 min <sup>-1</sup>
Šírka orezania L <sub>1</sub>	13 mm
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	20 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Hrúbka štetín	0,3 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	80 mm
Upchávkový materiál	Ocelový drôt
Zapletanie	zvlnené

Druh produktu

Okrúhla kefa

---

**Príslušenstvo**Okrúhla kefa so stopkou Ocelový drôt 0,30 mm Ø kefy  
D1×šírka osadenia L1 80X18

574050 80X18