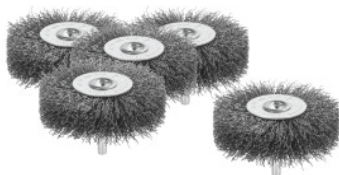


HOLEX**Okrúhla kefa so stopkou Oceľový drôt 0,30 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 70X16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5740 70X16
GTIN	4067263136385
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stopka Ø 6 mm.**

Zodpovedá č. 574050.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

Ø stopky D _s	6 mm
Ø kefy D ₁	70 mm
Šírka orezania L ₁	14 mm
Hrúbka štetín	0,3 mm
Dĺžka orezania H ₁	19 mm
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Zapletanie	zvlnené

Druh produktu

Okrúhla kefa

PríslušenstvoOkrúhla kefa so stopkou Ocelový drôt 0,30 mm Ø kefy
D1×šírka osadenia L1 70X16

574050 70X16