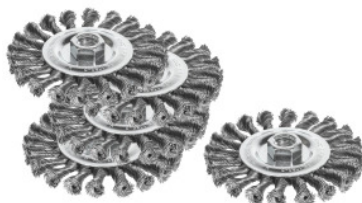


**HOLEX****Okrúhla kefa Ocelový drôt 0,50 mm, Ø kefy D1 × Ø otvoru d1/závit M:  
125XM14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5712 125XM14
GTIN	4067263136507
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**

Rovná okrúhla kefa s hladkým drôtom 0,50 mm, **spletaným** a pevne zalisovaným do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

Zodpovedá č. 571203.

**Použitie:**

Na ťažké práce s kefou ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsnovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.

**Spletaná doľava**, zabráni sa predčasnému odvnutiu. S **vnútorným závitom M14**, na priame uchytenie **na uhlových brúskach**.

**Technický opis**

Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	29 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	125 mm
Počet pletencov	20
Šírka orezania L <sub>1</sub>	14 mm
Hrúbka štetín	0,5 mm
Závit M	M14

maximálne otáčky	12500 min <sup>-1</sup>
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Druh produktu	Okrúhla kefa

## Príslušenstvo

Okrúhla kefaOceľový drôt 0,50 mm Ø kefy D1×Ø vývrtu  
d1 / závit M 125XM14

571203 125XM14