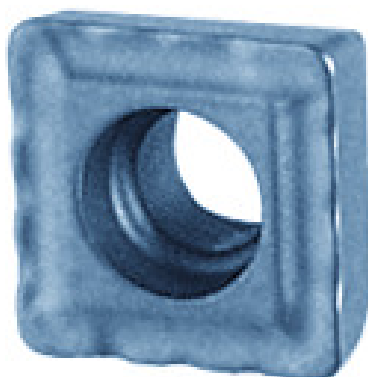


 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK7935, Typ označenia W83: 32-130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236576 32-130 |
| GTIN | 4047109229600 |
| Trieda položky | 24Q |

Popis**Prevedenie:**

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

Upozornenie:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.

Technický opis

| | |
|---|-----------------------------------|
| Označenie | 32-130 |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm ² | 0,2 mm/ot, |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 090408 |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Typ | BK7935 |
| Typ | Inox |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na vrtanie |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 300 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 250 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 200 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 160 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 160 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 80 | S |
| mokrý maximum | vhodný | | |