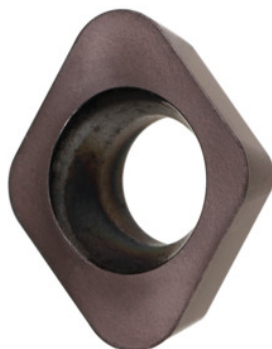


Garant**XDHW 10T310, HB7535, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211909 UNI
GTIN	4069515014922
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Technický opis

Uhlový Polomer	1 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDHW 10T310
Typ	HB7535
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

Technický list

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		