


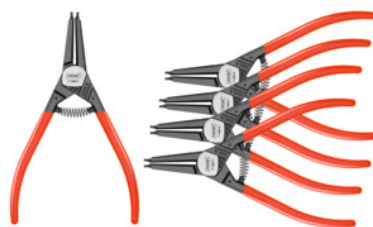

Výhodné balenie 5x kliešte na poistné krúžky



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG6012 A0
GTIN	4069515045155
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Kované z jedného kusu. Čierne atramentované kliešte. Rukoväti s plastovým poťahom. **Tvar A – rovné čeluste.**

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5254 A a B – pre vonkajšie poistné krúžky.

Rozsah balenia:

5x kliešte na vonkajšie poistné krúžky, rovné č. 719905, veľ. A0.

Technický opis

Ø hrotov	0,9 mm
Tvar čelustí	rovné
pre Ø vonkajších poistných krúžkov	3 - 10 mm
Použitie klieští na poistné krúžky	vonkajší krúžok rovný
Tvar	A
Norma	DIN 5254 A
Celková dĺžka	135 mm

Technický list

Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Povrch	Armovacie kliešte, čierno atramentované
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky
USP1	5× kliešte na poistné krúžky

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG6012 A0