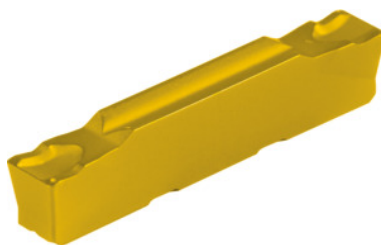


**Garant****Upichovacia / zapichovacia doštička, HB7215, Šírka zápichu w: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273706 4
GTIN	4045197502773
Trieda položky	21J

**Technický opis**

Šírka zápichu w	4 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	$\pm 0,04$ mm
Posuv f	0,08 - 0,26 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	K
Ďalšie použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7215
Uhlový Polomer r	0,3 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

**Údaje o užívatelovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210	P
GG(G)	vhodný	280	K
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		