


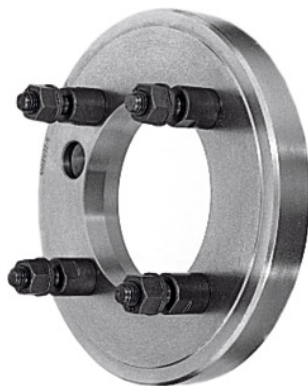

**Príruba pre skľučovadlá s krátkym kuželom DIN 55027, Ø d1 / kužel:  
400/11 mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 317500 400/11 |
| GTIN             | 4019208078793 |
| Trieda položky   | 33R           |

## Popis

**Prevedenie:**

Strojovo hotovo opracované, strana skľučovadla čelne sústružená.

**Použitie:**

**Na dodatočnú prístavbu** na sústružnícke skľučovadlá s valcovitým strediacim upínačom podľa DIN 6350 A. **Z dôvodu malého vykladania treba uprednostniť sústružnícke skľučovadlá so zapracovaným krátkym kuželom.**

Pre hlavy vretena **DIN 55027** resp. ISO 702/III (zhodné so starou normou **DIN 55022**) s rozpernými skrutkami a maticami s nákrúžkom.

**Materiál:**

Oceľ C45

## Technický opis

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Veľkosť kužela            | 11         |
| Vonkajší Ø D <sub>1</sub> | 400 mm     |
| Ø kužela d <sub>2</sub>   | 196,885 mm |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Hrúbka B                  | 31 mm                                       |
| Počet rozperných skrutiek | 6   |
| Druh produktu             | Príslušenstvo<br>sústružníckeho sklúčovadla |