


## Garant

### Klieštinové upínacie trne ER, PSC 63 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 32

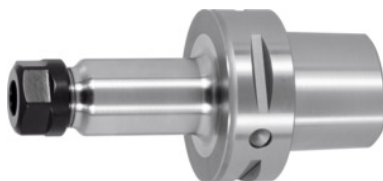

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308522 32
GTIN	4045197471666
Trieda položky	31C

## Popis

### Prevedenie:

- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

### Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v ER-upínacích klieštinách podľa DIN 6499 - typ A a B.

### Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice s povrchovou úpravou High-Speed.

### Zvláštne príslušenstvo:

Upínacie kliešte ER 308881 – 309434, upínací kľúč ER č. 309680 alebo 613300, rúra na chladiacu kvapalinu č. 309885 a nástrčný kľúč č. 309893.

Rúrka na chladiacu kvapalinu a nástrčný kľúč č. 309885; 309893.

## Technický opis

Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610	32
Rozsah upínania	2 - 20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
pre ER klieštiny	32
Vonkajší Ø D	50 mm

Ø upnutia D <sub>1</sub>	2-20 mm
Upínač	PSC 63 A = 100
Norma upínača	ISO 26623-1
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

## Príslušenstvo

Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 6	309432 6
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 11	309001 11
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 10	309002 10
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 11	309432 11
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 9	309002 9
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 10	309001 10
ER upínací kľúč pre klieštinové upínače ER 32	309680 32
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 9	309432 9
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 19	308981 19
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 7	309001 7
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 3	309001 3
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 15	308986 15
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 4,5	309432 4,5
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 18	308981 18

Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 16	309002 16
Súprava upínacích klieštin ER 18dielna 3–20 mm	309280
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 16	309001 16
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 4	309001 4
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 4	308981 4
Súprava upínacích klieštin ER 18dielna 3–20 mm	309024
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 12	308986 12
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 10	308981 10
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 6	308986 6
Súprava upínacích klieštin ER 18dielna 3–20 mms utesnením a rozprašovacími dýzami	309285
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 12	309000 12
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 17	309000 17
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 11	309000 11
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 9	309001 9
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 20	309002 20
Súprava upínacích klieštin ER 18dielna 3–20 mms utesnením	309284
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 13	308981 13
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 13	308986 13
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 7	309000 7
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 18	309001 18
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 7	308981 7
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 12	309432 12
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 3	308986 3
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 15	309001 15
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 3	309000 3
	309002 7

Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 7

Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 17

309002 17

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 9

309000 9

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 20

309000 20

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 19

309000 19

Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 19

308986 19

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 12

308981 12

Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 14

308986 14

Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 11

308986 11

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 8

308981 8

Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 7

309432 7

Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 12

309001 12

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 6

309000 6

Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 20

309001 20

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 5

308981 5

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 16

309000 16

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 15

309000 15

Upínací kľúč HiRunER pre momentové kľúče Typ 32

309749 32

Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 5

309002 5

Súprava upínacích klieštin ER 8-dielna, 4–16, 20 mms utesnením

309026

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 9

308981 9

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 15

308981 15

Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 5

308986 5

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 17

308981 17

Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 14

309002 14

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 13	309000 13
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 8	308986 8
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 4	309002 4
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 10	309000 10
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 19	309002 19
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 8	309001 8
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 3	308981 3
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 16	308986 16
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 19	309001 19
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 14	309000 14
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 18	309000 18
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 10	308986 10
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 11	309002 11
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 6	308981 6
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 20	308981 20
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 8	309000 8
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 17	308986 17
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 6	309001 6
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 12	309002 12
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 15	309002 15
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 9	308986 9
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 17	309001 17
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 6	309002 6
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 20	308986 20
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 18	309002 18

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 5	309000 5
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 4	308986 4
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 4	309000 4
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 14	309001 14
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 10	309432 10
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 3	309002 3
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 14	308981 14
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 11	308981 11
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 16	308981 16
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 8	309002 8
Klieština ERs utesnením a rozprašovacími dýzami Menovitý upínací Ø d 13	309002 13
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 8	309432 8
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 5	309001 5
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 18	308986 18
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 7	308986 7
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 13	309001 13