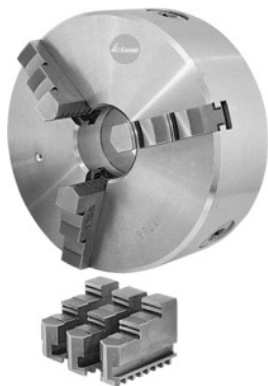


**Garant**

**3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-2, Vonkajšie Ø A / kužel: 160/4**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	310670 160/4
GTIN	4045197152114
Trieda položky	31R

**Popis****Prevedenie:**

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

**Použitie:**

**Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.**

Pre hlavy vretena DIN 55029 s **Camlock rozperkami**.

**Norma:**

**DIN 702-2.**

**Rozsah balenia:**

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upeňovacie skrutky alebo čapy.

1 sada vratných čelustí **so šošovkovým ozubením**.

**Zvláštne príslušenstvo:**

**Náhradné a prídavné čeluste** pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

**Upozornenie:**

Trojčelustové sústružnicke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.  
DIN 702-2 zodpovedá starej norme DIN 55027.

## Technický opis

Prietok E	42 mm
maximálne otáčky	4000 min <sup>-1</sup>
Výška s čelustami H <sub>2</sub>	92 mm
Počet rozperných skrutiek	3
Veľkosť kužela	4
Vonkajší Ø A	160 mm
Štvorhranný kľúč K	10 mm
Hmotnosť	9,5 kg
Veľkosť rozperných skrutiek	7/16-20
Výška bez čelustí H <sub>1</sub>	66 mm
Norma	DIN 702-2
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhm
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

## Príslušenstvo

Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 160	314600 160
Čeluste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 160	315000 160
Doraz obrobku, základný modul Výška h 15	313036 15
Čeluste pre vnútorné upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 160	315200 160
Doraz obrobku Výška h 15	313033 15
Súprava základných čelustí 3dielna, kalená pre typ skľučovadla 160	314000 160

