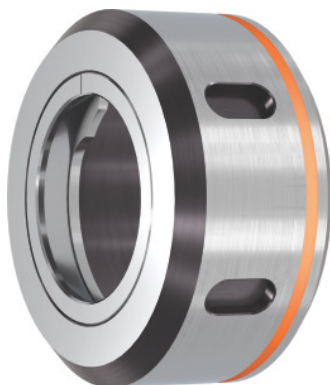


Garant**Upínacia matica ER klzného ložiska, pre ER: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309612 25
GTIN	4045197645685
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Závit a kužel sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. S klzným ložiskom, tým zmenšené trenie a vyššia upínacia sila. **S drážkami.**

Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštne príslušenstvo:

ER upínací kľúč, č. 309680 – 309740.

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

Upozornenie:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Technický opis

Celková dĺžka L	20,5 mm
Závit	M32×1,5
pre ER	25 mm
maximálny ťahovací moment	140 Nm

Vonkajší Ø D	42 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínacia matica