


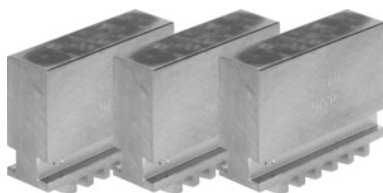

Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	314600 125
GTIN	4019208034379
Trieda položky	33R

Popis

Materiál:

16 MnCr5

Vhodné pre:

Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Upozornenie:

- V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
- Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vŕtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

Technický opis

Dĺžka L	52 mm
Šírka B	18 mm
pre typ skľučovadla	125 mm
Výška H	41,5 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo

