


**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION

## Upínacia matica ER CENTRO P štandardná, Typ CP pre ER: 16

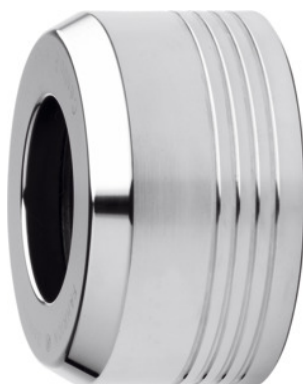

### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309655 16
GTIN	2050001704856
Trieda položky	34F

### Popis

#### Prevedenie:

**Mini** = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.

**MiniSchlank** = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.

**Kónický** = všetky veľkosti s „C“.

**Štandardná** = všetky ostatné veľkosti.

S lichobežníkovým závitom pre vysoké upínacie sily. Extra dlhé dvojité vedenie upínacej matice ER. Upínacie matice ER

s povrchovou úpravou na zníženie **trenia**.

Upínacia matica ER CP, **nehodná pre tesniace krúžky HP**.

#### Vhodné pre:

Klieštinový upínací trň FAHRION ER CENTRO a klieštinový upínací trň ER HDC.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Tesniace podložky č. 309666 – 309668, presné upínacie klieštiny ER č. 308878 – 308992, upínacie kľúče č. 309754 – 309756, upínacie klieštiny HP č. 309365 – 309379.

#### Upozornenie:

**Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!**

Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.

Môže sa upnúť iba menovitý rozmer (žiadne premostenie!)

## Technický opis

Celková dĺžka L	23,4 mm
Rozsah upínania	1 - 10 mm
maximálny ťahovací moment	55 Nm
Vonkajší Ø D	30 mm
Séria	Centro P
Závit	Tr22×1,5
Druh produktu	Upínacia matica

## Príslušenstvo

CP valčekový kľúč pre momentové kľúče Typ 16	309756 16
CP valčekový kľúč Typ 16	309754 16