


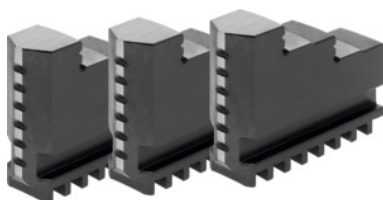

## Čeluste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé, pre typ skľučovadla: 250



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	315000 250
GTIN	4019208038780
Trieda položky	33R

### Popis

#### Vhodné pre:

Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

#### Upozornenie:

- V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
- Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vŕtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

### Technický opis

pre typ skľučovadla	250 mm
Dĺžka L	90 mm
Výška H	67,5 mm
Šírka B	24 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo

