


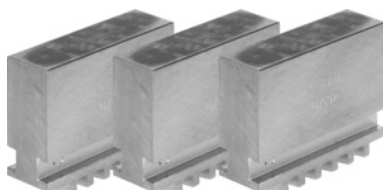

Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 250mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	314600 250
GTIN	4019208034416
Trieda položky	33R

Popis

Materiál:

16 MnCr5

Vhodné pre:

Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Upozornenie:

- V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
- Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vŕtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

Technický opis

pre typ skľučovadla	250 mm
Dĺžka L	90 mm
Šírka B	24 mm
Výška H	67,5 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo

