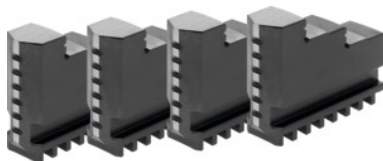


**Čeluste na vonkajšie upínanie 4-dielna sada, tvrdé, pre typ skľučovadla: 160****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	315100 160
GTIN	4019208038490
Trieda položky	33R

Popis**Vhodné pre:****Štvorčelustové skľučovadlo č. 312505; 312705.****Upozornenie:**

- **V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.**
- **Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vrtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

Technický opis

pre typ skľučovadla	160 mm
Dĺžka L	61 mm
Výška H	47,5 mm
Šírka B	18 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo

