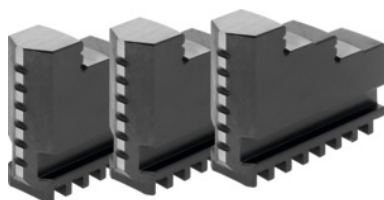


**Čeluste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé, pre typ skľučovadla: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	315000 100
GTIN	4019208038735
Trieda položky	33R

Popis**Vhodné pre:**

Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Upozornenie:

- V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
- Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vŕtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

Technický opis

Dĺžka L	48 mm
Výška H	33,5 mm
Šírka B	14 mm
pre typ skľučovadla	100 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo

