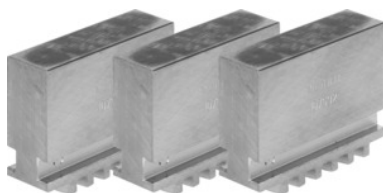


**Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	314600 500
GTIN	4019208034447
Trieda položky	33R

Popis**Materiál:**

16 MnCr5

Vhodné pre:**Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.****Upozornenie:**

- **V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.**
- **Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vŕtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

Technický opis

Dĺžka L	190 mm
vhodné aj pre typ skľučovadla	630 mm
Výška H	95 mm
pre typ skľučovadla	500 mm
Šírka B	42 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm

Druh produktu

Čeluste pre rovinné
špirálové skľučovadlo