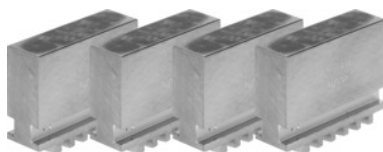


**Súprava blokových čelustí 4-dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	314700 125
GTIN	4019208034478
Trieda položky	33R

Popis**Materiál:**

16 MnCr5

Vhodné pre:

Štvorčelustové skľučovadlo č. 312505; 312705.

Upozornenie:

- V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
- Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vŕtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

Technický opis

Šírka B	18 mm
Dĺžka L	52 mm
pre typ skľučovadla	125 mm
Výška H	41,5 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo

