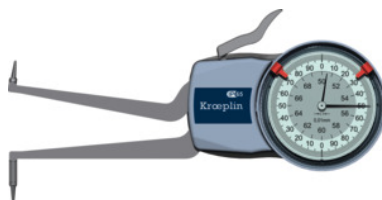


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Dutinomery s meracími ramenami, Rozsah merania: 50-70mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438950 50-70
GTIN	2050001036902
Trieda položky	46Q

**Popis****Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Odklon pohyblivého snímacieho ramena sa prenesie na odchýlkomer. Môžete si priamo prečítať výsledok merania.

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Technický opis**

maximálna hrúbka drážky	8 mm
minimálna šírka drážky	1,5 mm
Ø dotykovej guľôčky HM	1 mm
Odčítanie	0,01 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	80 mm
Rozsah merania	50 - 70 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Ø odchýlkomera	65 mm
Kalibrácia	C7

Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Druh produktu	Dutinomery s meracími ramenami

**Služby**

Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S
KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S