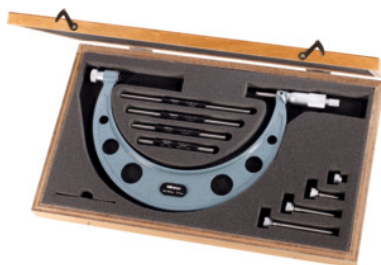


**Mitutoyo****Velký strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 600-700mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 420810 600-700 |
| GTIN             | 2050001059987  |
| Trieda položky   | 44A            |

**Popis****Prevedenie:**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno a meracie plochy; fixovanie pomocou upínacej páky. S račňou. Merací bubon antireflexne chrómovaný s 1/50 delením a čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

**4 ľahko vymeniteľné meracie nákovy poskytujú merací rozsah 100 mm na 1 veľkosť.**

**Technický opis**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Počet nastavovacích mierok | 4            |
| Odčítanie                  | 0,01 mm      |
| Ø meracieho bubna          | 21 mm        |
| Počet meracích nástavcov   | 4            |
| Hmotnosť                   | 12,4 kg      |
| Ø vretena                  | 8 mm         |
| Členenie meracieho bubna   | 1/50 mm      |
| Dráha merania Vreteno      | 25 mm        |
| Rozsah merania             | 600 - 700 mm |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Kalibrácia                | S3                   |
| Najväčšia prípustná chyba | 3 µm                 |
| Norma                     | Výrobná norma        |
| Meracia technika          | analógová            |
| Balenie                   | stabilný box         |
| Druh produktu             | Strmeňový mikrometer |

### Služby

Kalibrácia Strmeňové mikrometre s predĺžením Rozsah merania 600-700

020450 600-700