


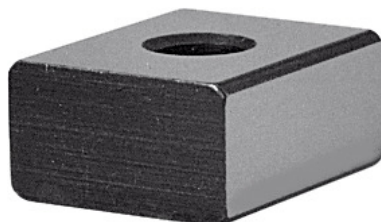

Plochý drážkový kameň brúsený, Rozmer drážky b1 stroja a zariadenia: 20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	375370 20
GTIN	4020772071745
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

Presné brúsenie po obvode, tým krátke časy vyrovnávania prípravkov, strojových zverákov a rezných prístrojov, ktoré sa musia vyrovnáť paralelne k stolovým drážkam obrábacích strojov. Odchýlkomer tak nie je potrebný.

Použitie:

Ploché posuvné bloky sú potom účelné, **keď sa zariadenie používa vždy na jednom stroji s rovnakou šírkou drážky.**

Materiál:

Oceľ C 15, tvrdené cementáciou.

Presnosť:

Rozmer b = lícovanie h6.

Technický opis

Dĺžka	22 mm
pre skrutky DIN 84, DIN 912	M6×16
Rozmer drážky b ₁ stroja a zariadenia	20 mm
Výška H	10 mm
Typ	6322B

Druh produktu

Drážkový kameň