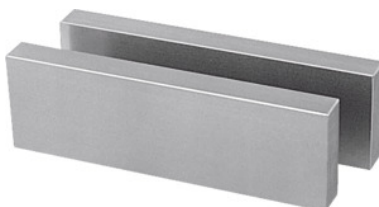


**Pár rovnobežných dorazov, Menovitý rozmer T-drážky: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375500 8
GTIN	4020772074265
Trieda položky	35A

**Popis****Prevedenie:**

V súlade s mínusovou toleranciou h7 na strojových drážkach s toleranciou H8. Výškový rozmer podľa tolerancie IT5.

**Použitie:**

- Ako dorazy v strojových drážkach.
- Ako paralelné podložky v upínacích prípravkoch. Ďalšie paralelné podložky pozri č. 366400 – 366750.

**Materiál:**

Oceľ tvrdená.

**Technický opis**

Výška	25 mm
Menovitý rozmer T-drážky	8 mm
Dĺžka	100 mm
Výšková tolerancia po pároch IT5	0,009 mm
Šírka-Tolerancia h7	-0,015 mm
Typ	6350
Druh produktu	Paralelné podložky

