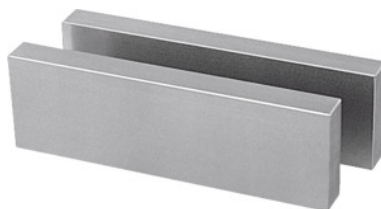


**Pár rovnobežných dorazov, Menovitý rozmer T-drážky: 14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375500 14
GTIN	4020772074296
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

V súlade s mínusovou toleranciou h7 na strojových drážkach s toleranciou H8. Výškový rozmer podľa tolerancie IT5.

Použitie:

- Ako dorazy v strojových drážkach.
- Ako paralelné podložky v upínacích prípravkoch. Ďalšie paralelné podložky pozri č. 366400 – 366750.

Materiál:

Oceľ tvrdená.

Technický opis

Výška	50 mm
Menovitý rozmer T-drážky	14 mm
Dĺžka	100 mm
Výšková tolerancia po pároch IT5	0,011 mm
Šírka-Tolerancia h7	-0,018 mm
Typ	6350
Druh produktu	Paralelné podložky

