


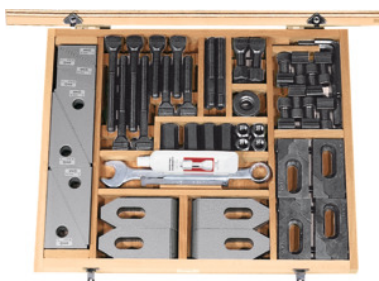

Súprava upínacích prvkov, Menovitý rozmer T-drážky / závit: 12/M12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 375405 12/M12 |
| GTIN | 4020772083595 |
| Trieda položky | 35A |

Popis

Prevedenie:

Pozostávajúce z rôznych upínacích prvkov, ktoré sú potrebné na rýchle upínanie nástrojov, prípravkov alebo obrobkov na stoloch s T-drážkou. Všetky diely sú z ušľachtilej ocele a môžu sa objednať samostatne.

Rozsah balenia:

Očkoplochý kľúč, skrutková pasta, drevená debnička

Rozsah balenia:

Skrutky s T-drážkou c. 375300 DIN 787: 4 ks/ 80 mm;

4 ks/ 125 mm;

2 ks/ 50 mm

Kolíkové skrutky c. 375380 DIN 6379: 4 ks/ 100 mm

Úpinka c. 372000 DIN 6314 Z: 4 ks/ 14×100

vysoké matice c. 375385 DIN 6330 B: 6 ks

Predlžovacie matice c. 375395: 4 ks

Univerzálne upínacie podložky c. 372200: 4 ks/ Veľ. 2;

4 ks/ Veľ. 3

Kuželová podložka tvar G c. 375360 DIN 6319 G: 6 ks

Stahovacie upínacie celuste c. 375110: 4 ks/ Veľ. 12

Pružiaci držiak úpinky c. 370850: 4 ks/ Veľ. 12

Kefa na T-drážky c. 375512

Technický opis

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Menovitý rozmer T-drážky | 12 mm |
| Výška upínania 4-násobné upnutie | 2 - 160 mm |
| Drevená krabica Výška | 50 mm |
| Drevená krabica Šírka | 330 mm |
| Výška upínania 2-násobné upnutie | 2 - 270 mm |
| Závit | M12 |
| Drevená krabica Dĺžka | 460 mm |
| Typ | 6530 |
| Druh produktu | Upínací prvok |