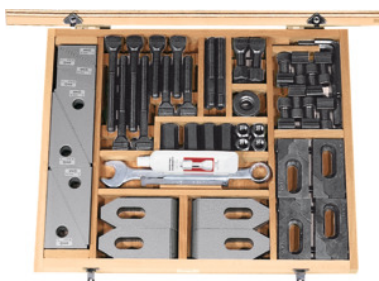


**Súprava upínacích prvkov, Menovitý rozmer T-drážky / závit: 14/M12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375405 14/M12
GTIN	4020772083601
Trieda položky	35A

**Popis****Prevedenie:**

Pozostávajúce z rôznych upínacích prvkov, ktoré sú potrebné na rýchle upínanie nástrojov, prípravkov alebo obrobkov na stoloch s T-drážkou. Všetky diely sú z ušľachtilej ocele a môžu sa objednať samostatne.

**Rozsah balenia:**

Očkoplochý kľúč, skrutková pasta, drevená debnička

**Rozsah balenia:**

Skrutky s T-drážkou c. 375300 DIN 787: 4 ks/ 80 mm;

4 ks/ 125 mm;

2 ks/ 50 mm

Kolíkové skrutky c. 375380 DIN 6379: 4 ks/ 100 mm

Úpinka c. 372000 DIN 6314 Z: 4 ks/ 14×100

vysoké matice c. 375385 DIN 6330 B: 6 ks

Predlžovacie matice c. 375395: 4 ks

Univerzálne upínacie podložky c. 372200: 4 ks/ Veľ. 2;

4 ks/ Veľ. 3

Kuželová podložka tvar G c. 375360 DIN 6319 G: 6 ks

Stahovacie upínacie celuste c. 375110: 4 ks/ Veľ. 14

Pružiaci držiak úpinky c. 370850: 4 ks/ Veľ. 14

Kefa na T-drážky c. 375512: 1 ks/ Veľ. 1

**Technický opis**

Drevená krabica Dĺžka	460 mm
Výška upínania 4-násobné upnutie	2 - 160 mm
Menovitý rozmer T-drážky	14 mm
Výška upínania 2-násobné upnutie	2 - 270 mm
Drevená krabica Šírka	330 mm
Závit	M12
Drevená krabica Výška	50 mm
Typ	6530
Druh produktu	Upínací prvok