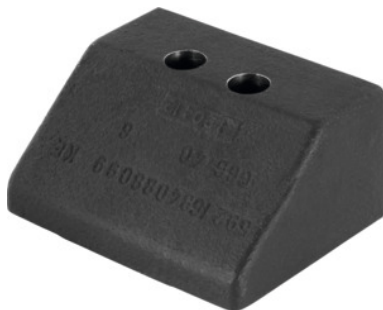


**Polotovar čeluste pre Centro Gripp, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361186 125
GTIN	4250364402323
Trieda položky	34A

Popis**Materiál:**

GGG40 - tvrditeľné.

Vhodné pre:

Centro Gripp č. 361180.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Technický opis

Výška čelusti h	58 mm
Dĺžka čelustí l	94,5 mm
c ₁	54 mm
pre typ	125
vhodné pre farebný kód	Centro Gripp
Šírka čelustí b	124 mm
Šírka drážky c	12 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

