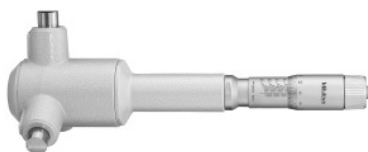


**Mitutoyo****Dutinomer Holtest, Rozsah merania: 175-200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429000 175-200
GTIN	4946368517803
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račnou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

**Technický opis**

Rozsah merania	175 - 200 mm
Štandardná hĺbka merania	147 mm
Hĺbka merania s predĺžením	297 mm
Rozmer A	19,6 mm
Ø meracieho bubna	23 mm
Celková dĺžka	249 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,01 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022500 200
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

## Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 175	484030 175
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 180	484030 180