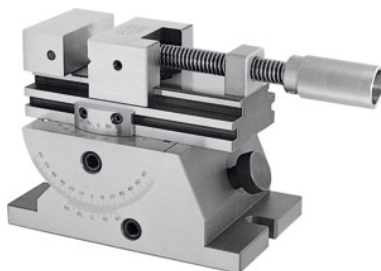


**Univerzálny brúsny a ovládací zverák, Šírka čelustí A: 70mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363350 70
GTIN	4045197313485
Trieda položky	38F

**Popis****Prevedenie:**

- **Nástrojová ocel' prekalená, precízne obrúsená.**
- **Nastavenie v 2 osiach, otočné a výkyvné.**
- **Odčítanie stupnice pomocou nóniusu: 3'.**

**Použitie:**

Na **presné obrábanie podľa mierky a kontrolovanie plôch uhlových plôch do 46°.**

**Presnosť:**

V rámci **0,003 mm/100 mm.**

**Technický opis**

Celková výška c	137 mm
Rozsah natočenia	2×60°
Celková dĺžka a	180 mm
maximálny rozsah upínania b	80 mm
Hmotnosť	12 kg
Šírka čelustí A	70 mm
Výška čelusti C	30 mm
Celková šírka B	110 mm

Druh produktu

Zverák na kontrolu