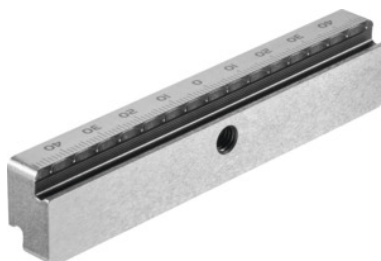


**Garant****Predsadzovacia čelusť Gripp 5/5, pre typ: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361141 100
GTIN	4045197849175
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:****Dosadacia plocha 3 mm.**

2 upínacie stupne s výškou 5 mm.

**Výhoda:****Po otočení čeluste je k dispozícii druhý upínací stupeň.****Vhodné pre:**

Nadstavbové čeluste č. 361124 – 361127, č. 361133 a č. 361135.

Stupňovité čeluste č. 361295 – 361296.

**Technický opis**

Dĺžka $l_1$	9 mm
Dĺžka čelustí I	12 mm
Výška $h_1$	15 mm
Výška čelusti h	20 mm
Dĺžka $l_2$	9 mm
Šírka čelustí b	100 mm
Výška $h_2$	15 mm

vhodné pre farebný kód	Xpent0
vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Druh produktu	Čeluste pre zverák