




## Súprava diamantových ihlových pilníkov, 11 dielna, 140 mm, Zrinitosť: D181µm

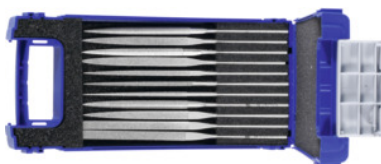

### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	529350 D181
GTIN	4007220017425
Trieda položky	53B

### Popis

#### Prevedenie:

Polotovary týchto ihlových pilníkov sú kované a vybrúsené zo špeciálnej ocele. Diamantové pilníky sú rovnomerne posypané diamantovým práškom rovnakej zrnitosti a galvanicky zafixované. Rovnomerná diamantová plocha a tvrdosť diamantu zabezpečujú lepšie výsledky pilníka. **Celková dĺžka pilníka = 140 mm**; dĺžka diamantovej plochy = 70 mm; Ø stopky = 3 mm.

#### Použitie:

Pre rozmerovo presné dokončovacie práce na nástrojoch na rezanie, vysekávanie a lisovanie z **tvrdenej ocele** alebo **tvrdého kovu**. Okrem toho na spracovanie **skla, keramiky** atď. Pilníkovanie s **malým prítlakom**, najmä na hranách. Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník. Hrubá zrnitosť

#### Rozsah balenia:

V plastovom boxe.

**11-dielne**, na 1 pilník foriem 1 – 11 (všetky formy), dodatočne 1 pilník plochý obdĺžnikový s okrúhlymi hranami.

#### Zvláštne príslušenstvo:

**Rýchlopínaciu rukoväť** k týmto pilníkom nájdete pod č. 519700.

### Technický opis

Celková dĺžka	140 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D

Počet samostatných pilníkov	11
Balenie	Plastový box
Druh produktu	Ihlový pilník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Diamantový ihlový pilník, 140 mm Zrinitosť D181 (hrubý) Typ 4	529230 4
Rýchlopínacia rukoväť pre ihlové pilníky Typ 3	519700 3
Diamantový ihlový pilník, 140 mm Zrinitosť D181 (hrubý) Typ 3	529230 3
Rýchlopínacia rukoväť pre ihlové pilníky Typ 2	519700 2
Diamantový ihlový pilník, 140 mm Zrinitosť D181 (hrubý) Typ 6	529230 6
Diamantový ihlový pilník, 140 mm Zrinitosť D181 (hrubý) Typ 8	529230 8
Diamantový ihlový pilník, 140 mm Zrinitosť D181 (hrubý) Typ 1	529230 1

