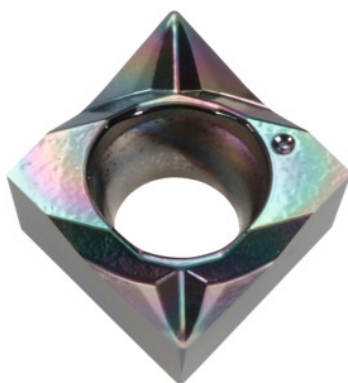


**CC.T 060204, Typ: PDL025**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260092 PDL025
GTIN	4960664757404
Trieda položky	25E

## Technický opis

Posuv $f$	0,03 - 0,15 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	N
Lamač triesok	MFP-SK
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Typ	PDL025
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 060204
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie