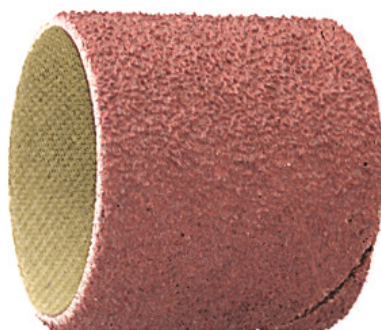


HOLEX**Brúsne puzdro (A) zrno 150 jemná, Puzdro-Ø×šírka puzdra: 15X30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553740 15X30
GTIN	4045197240415
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach. Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdiel.

Z materiálu odolného proti roztrhnutiu plne spojeného umelou živicom s dlhou životnosťou a dobrou priľnavosťou zrna. Nie je vhodný na použitie s chladiacimi mazivami.

Normálny korund (A).**Použitie:**

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu – aj na hranách.

Vhodné pre:

Nosič brúsneho puzdra č. 553600.

Technický opis

Šírka objímky	30 mm
Zrnitosť	150
Ø objímky	15 mm

Stupeň jemnosti	jemná
Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brusivo	A
Tvar objímky	valcové
Druh produktu	Brúsne puzdro

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Nosič brúsnych puzdiel drážkovaný, Ø stopky 6 mm Hlava
Ø × dĺžka hlavy 15X30

553600 15X30